

Deckenpräsenzmelder

PD9-M-2C



weiß, Art.-Nr.: 92976

Produktinformationen

- Mini-Präsenzmelder zum Schalten von Licht mit zusätzlichem potentialfreien Kontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)

Einsatzbeispiele: Büros, Kindergärten, Krankenhäuser, Vorräume, Sitzungsräume.

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Sensorkopf: Ø 45 x 28 mm, Leistungsteil: 165 x 24 x 24 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0,6 W
Erfassungsbereich:	vertikal 360°
Reichweite:	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei	79 m ² / 2,5 m Montagehöhe

tangentialer Bewegung:**Montagehöhe** 2 m / 5 m / 2,5 m**min./max./empfohlen:****Schutzart/-klasse:** IP20 / Klasse II**Umgebungstemperatur:** -25 °C bis +50 °C**Gehäuse:** Polycarbonat, UV-beständig**Kabellänge:** 45 cm, geschirmt**Kanal 1 (Lichtsteuerung)****Schaltleistung:** 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED
max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A
max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A**Kontaktart:** 1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt**Nachlaufzeit:** 5 min - 30 min, Impuls**Einschaltschwelle:** 20 - 1000 Lux**Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)****Schaltleistung:** 3 A / 230 V, $\cos \varphi = 1$ **Kontaktart:** 1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO**Nachlaufzeit:** 5 min - 120 min, Impuls

Mischlichtmessung



Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PD9-M-2C-DE	weiß	92976	4007529929764

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726	4007529927265
IR-PD-2C	-	92475	4007529924752
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
RC-Löschglied	weiß	10880	4007529108800
Mini-RC-Löschglied	schwarz	10882	4007529108824
Abdeckung IP65	transparent	92958	4007529929580
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	anthrazit	92235	4007529922352
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	Edelstahl-Optik	92237	4007529922376
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	weiß	92238	4007529922383


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	weiß	92327	4007529923274
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	Edelstahl-Optik	92346	4007529923465
Clip-Designrahmen eckig PD9-DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993	4007529929931

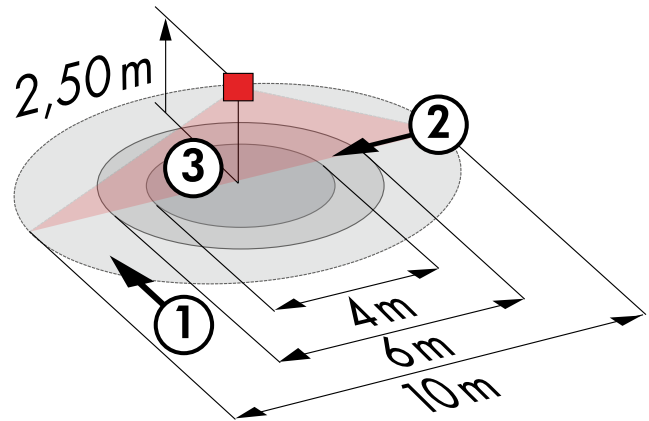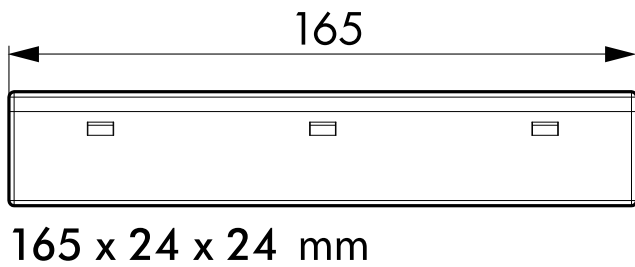

Bemaßung 92976

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

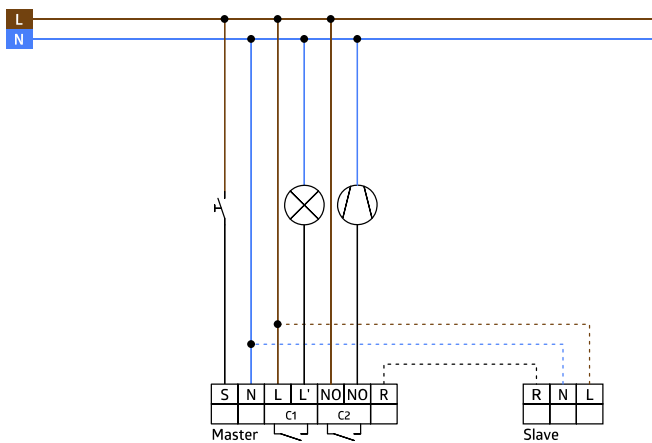

Schaltbild