

Funktionsbeschreibung




- LED-Strahler
- 1 LED-Strahler mit 10 W
- Für den Außenbereich geeignet
- Einstellelemente ohne Werkzeug einstellbar
- Nicht dimmbar


Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht
Montageart	Wandmontage
Leistung LED (Lichtstrom)	750 lm
Farbtemperatur	5000 - 5600 K
Montagehöhe	2 – 4 m
Fernbedienbar	–
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 55

Anschlussbilder

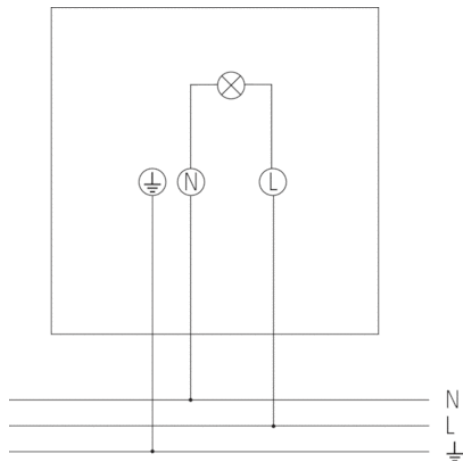

Maßbilder

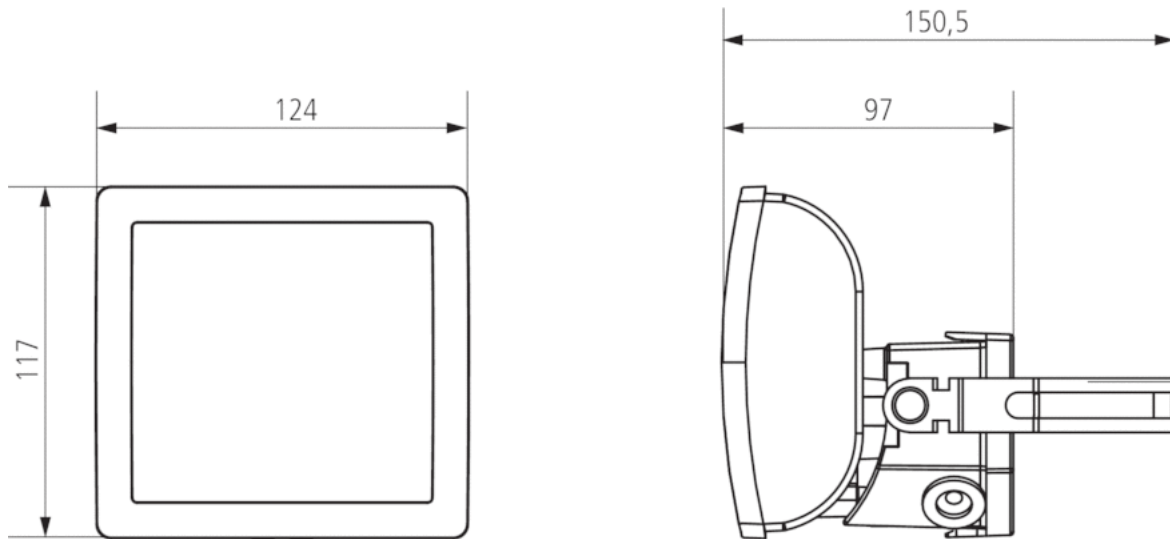

Produktauswahl

Kanal	Erfassungswinkel	Farbe	Typ	Artikel-Nr.
Licht		Weiß	theLeda E10L WH	1020711
Licht		Schwarz	theLeda E10L BK	1020712