

theLeda P24L WH

Artikel-Nr.: 1020743

Funktionsbeschreibung






- LED-Strahler
- 2 LED-Panels mit 20 W (2 x 900 lm) entsprechen ca. 2 x 140 W einer Halogenlampe
- LED-Strahler schwenkbar: 30° nach hinten, 60° nach unten
- Abstandsrahmen und Eckwinkel im Lieferumfang enthalten
- Für den Außenbereich geeignet
- Diffuses blendfreies Licht mit Aura-Effekt
- Alle Geräte mit Master-Slave Funktion untereinander vernetzbar
- Rückseite aus hochwertigem Alu-Druckguss für optimale Kühlung der Hochleistungs-LED

Technische Daten


Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,4 W
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht
Montageart	Wandmontage
Leistung LED (Lichtstrom)	20 W (2x900 lm)
Farbtemperatur	4000 K, neutralweiß
Montagehöhe	1,8 – 2,5 m
Fernbedienbar	–
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +45 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55

Anschlussbilder

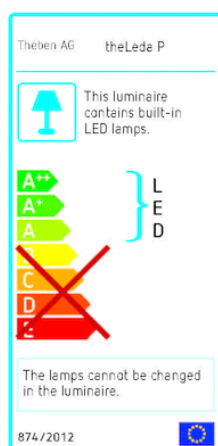

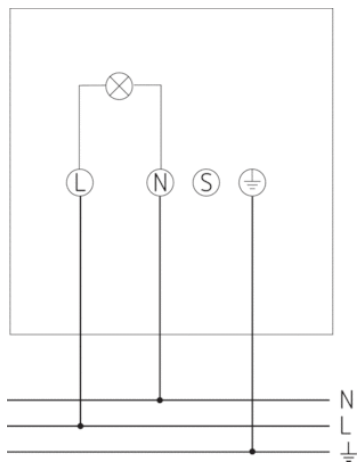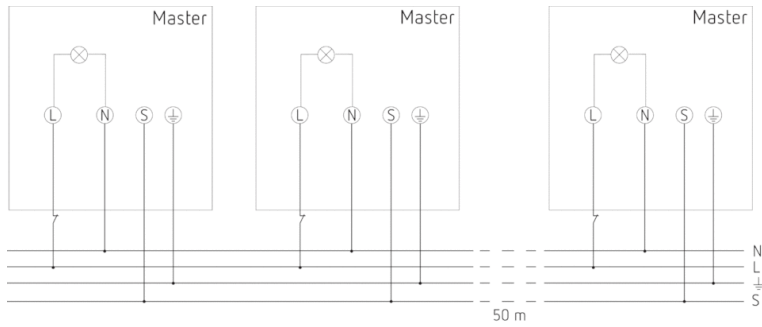

Maßbilder

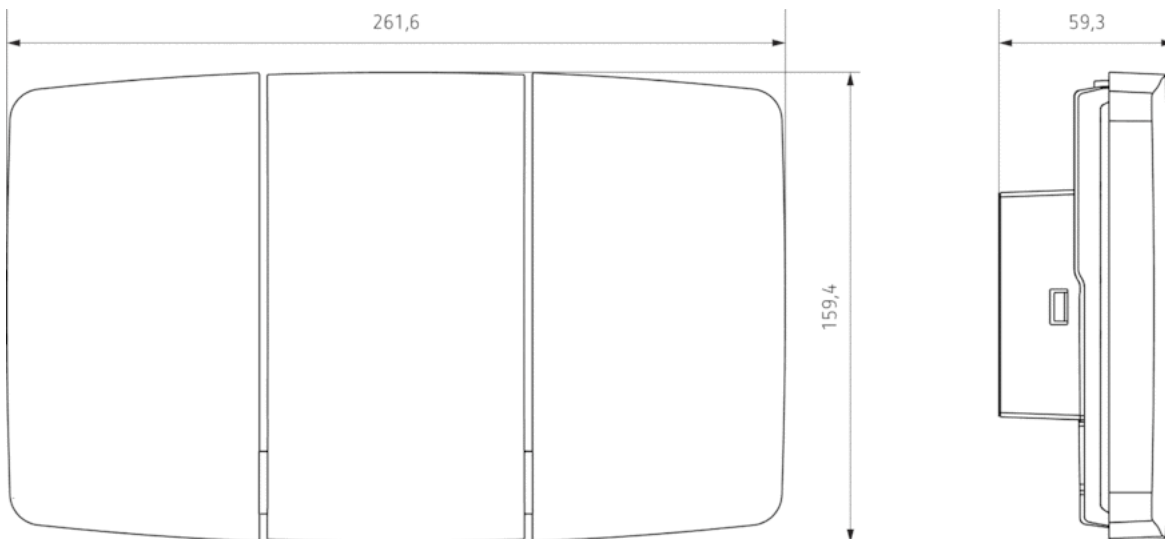

Zubehör

Eckwinkel 10 WH

- Artikel-Nr.: 9070969
Details ▶ www.theben.de



Abstandsrahmen 10 WH

- Artikel-Nr.: 9070971
Details ▶ www.theben.de



Produktauswahl

Kanal	Erfassungswinkel	Farbe	Typ	Artikel-Nr.
Licht		Weiß	theLeda P24L WH	1020743
Licht		Aluminium	theLeda P24L AL	1020744