

theLeda B30L BK

Artikel-Nr.: 1020686

Funktionsbeschreibung





- LED-Strahler mit 30 W
- Für den Außenbereich geeignet
- Flexibel erweiterbar durch optionales Modul mit Bewegungsmelder inkl. Schaltausgang oder Lichtsensor inkl. Schaltausgang
- Strahler um 360 ° drehbar
- Nicht dimmbar

Technische Daten


Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Farbe	Schwarz
Schaltausgang	Licht
Montageart	Wandmontage
Leistung LED (Lichtstrom)	2050 lm
Farbtemperatur	5000 - 5600 K
Montagehöhe	2 – 4 m
Fernbedienbar	–
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 65

Anschlussbilder

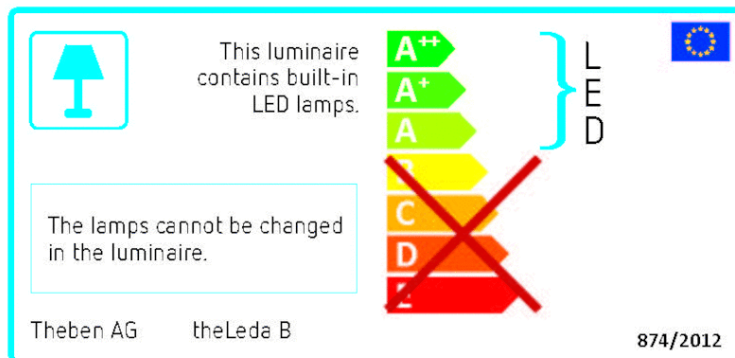

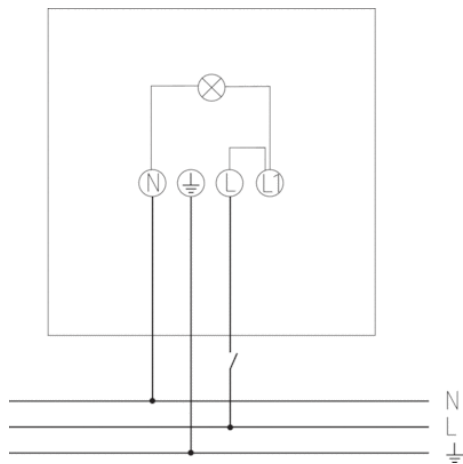

Maßbilder

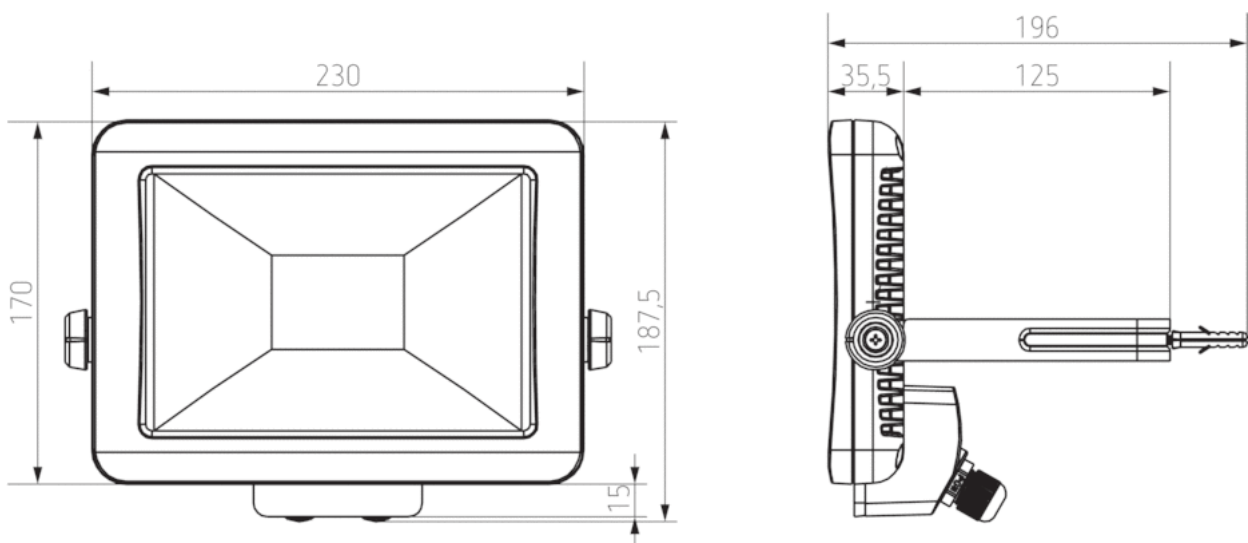

Zubehör

Bewegungssensor theLeda B BK

- Artikel-Nr.: 9070761
Details ► www.theben.de



Lichtsensoren theLeda B BK

- Artikel-Nr.: 9070763
Details ► www.theben.de



Produktauswahl

Kanal	Erfassungswinkel	Farbe	Typ	Artikel-Nr.
Licht		Weiß	theLeda B30L WH	1020685
Licht		Schwarz	theLeda B30L BK	1020686