

Funktionsbeschreibung




- Designorientierte LED-Leuchte
- LED-Leuchte mit 14 W
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich
- Einfache Montage mit Stecksockel
- Vernetzbarkeit über Funk
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer


Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Farbe	Aluminium
Schaltausgang	Licht
Montageart	Wandmontage
Leistung LED (Lichtstrom)	760 lm 475 lm
Farbtemperatur	3000 K, warmweiß
Fernbedienbar	–
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +45 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55


Anschlussbilder



This luminaire contains built-in LED lamps.

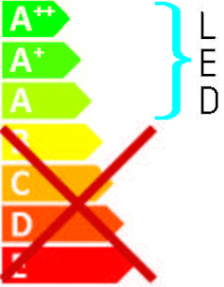


LED




The lamps cannot be changed in the luminaire.

Theben AG theLeda D

874/2012

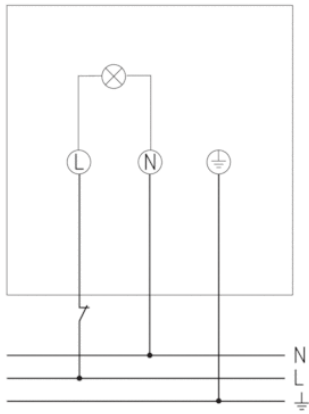

Maßbilder

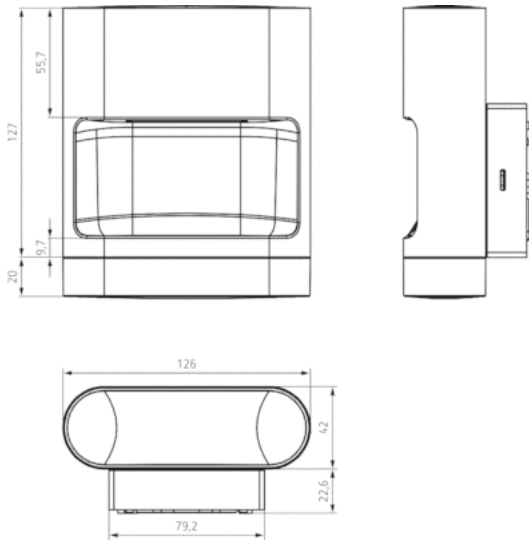

Produktauswahl

Kanal	Erfassungswinkel	Farbe	Typ	Artikel-Nr.
Licht		Aluminium	theLeda D SUL AL	1020702