

Funktionsbeschreibung







- LED-Strahler mit Bewegungsmelder (PIR)
- 2 LED-Panels mit 20 W (2 x 900 lm) entsprechen ca. 2 x 140 W einer Halogenlampe
- LED-Strahler schwenkbar: 30° nach hinten, 60° nach unten
- Abstandsrahmen und Eckwinkel im Lieferumfang enthalten
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 12 m Reichweite und Unterkriechschutz
- Diffuses blendfreies Licht mit Aura-Effekt
- Alle Geräte mit Master-Master Funktion untereinander vernetzbar
- Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung einstellbar
- Fernbedienbar mit theSenda S und theSenda P
- Rückseite aus hochwertigem Alu-Druckguss für optimale Kühlung der Hochleistungs-LED
- Bereichseingrenzung durch Abdeckclip
- Einstellelemente unter der Fronatabdeckung

Technische Daten



Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,4 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht
Montageart	Wandmontage
Einstellbereich Helligkeit	5 – 800 lx oder nur präsenzabhängig
Leistung LED (Lichtstrom)	20 W (2x900 lm)
Farbtemperatur	4000 K, neutralweiß
Erfassungswinkel	180°
Montagehöhe	1,8 – 2,5 m
Nachlaufzeit Licht	10 s-20 min
Fernbedienbar	<input type="checkbox"/>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +45 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55

Anschlussbilder

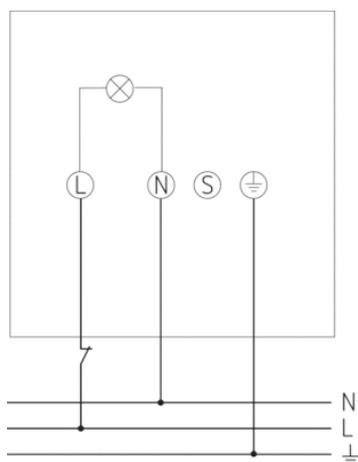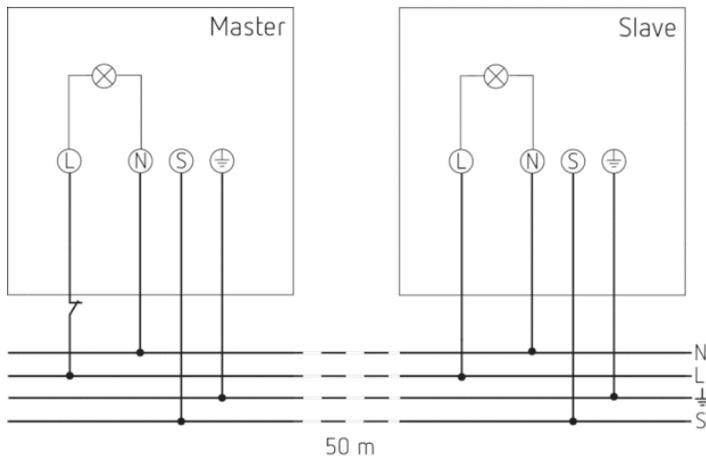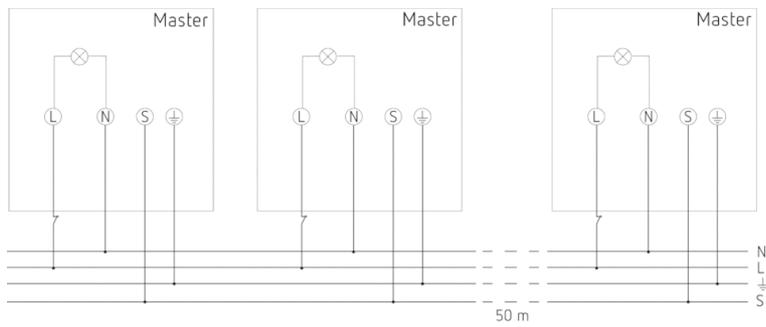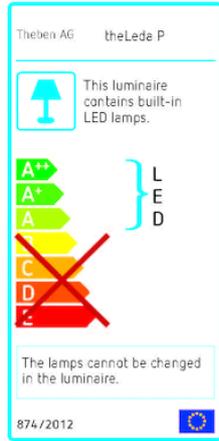

Erfassungsbereich

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (r)	Quer gehend (t)
2 m	5 m	12 m
2,5 m	4 m	10 m
3 m	4 m	8 m
3,5 m	4 m	6 m
4 m	2 m	4 m

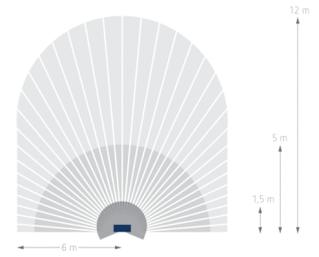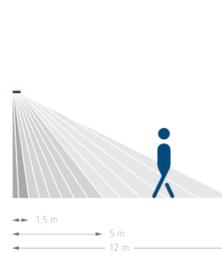

Maßbilder

