

## Funktionsbeschreibung




- LED-Strahler mit 50 W
- Für den Außenbereich geeignet
- Flexibel erweiterbar durch optionales Modul mit Bewegungsmelder inkl. Schaltausgang oder Lichtsensor inkl. Schaltausgang
- Strahler um 360 ° drehbar
- Nicht dimmbar


## Technische Daten


Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht
Montageart	Wandmontage
Leistung LED (Lichtstrom)	3600 lm
Farbtemperatur	5000 - 5600 K
Montagehöhe	2 – 4 m
Fernbedienbar	–
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 65

## Anschlussbilder




This luminaire contains built-in LED lamps.






The lamps cannot be changed in the luminaire.

Theben AG    theLeda B
874/2012

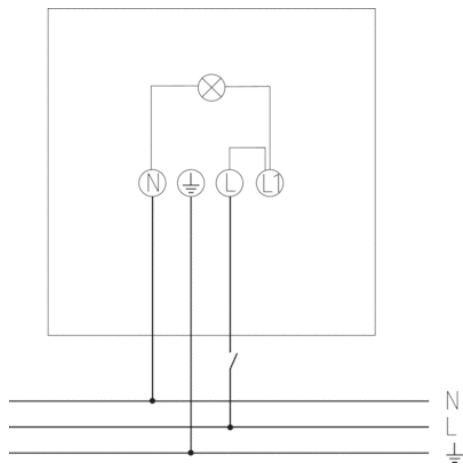

## Maßbilder

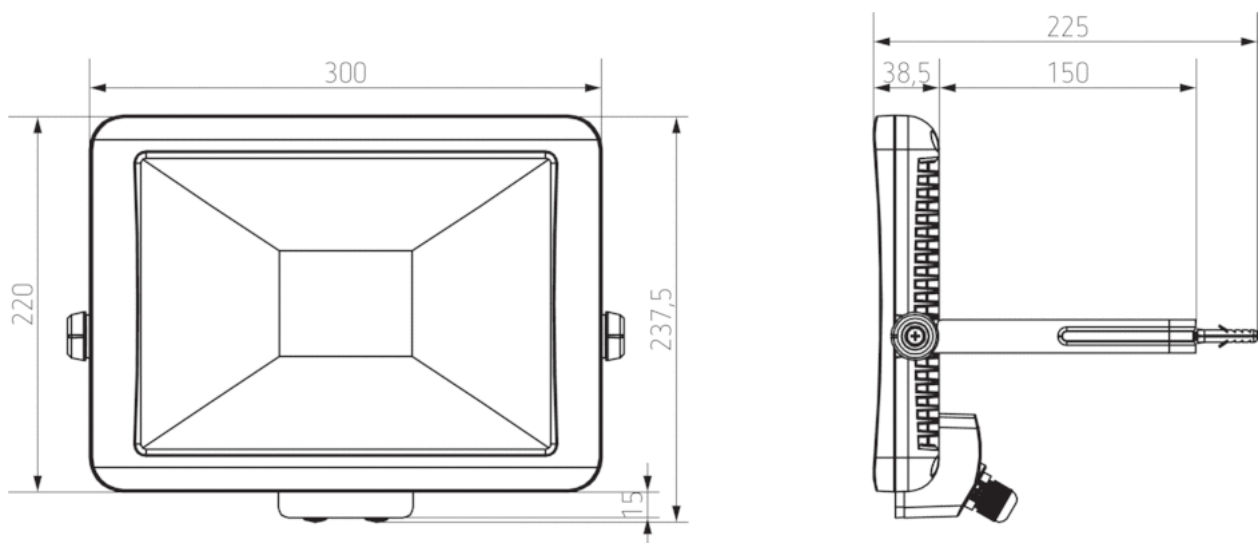

## Zubehör

### Bewegungssensor theLeda B WH

- Artikel-Nr.: 9070760  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Lichtsensor theLeda B WH

- Artikel-Nr.: 9070762  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



## Produktauswahl

Kanal	Erfassungswinkel	Farbe	Typ	Artikel-Nr.
Licht		Weiß	theLeda B50L WH	1020687
Licht		Schwarz	theLeda B50L BK	1020688