


### Funktionsbeschreibung

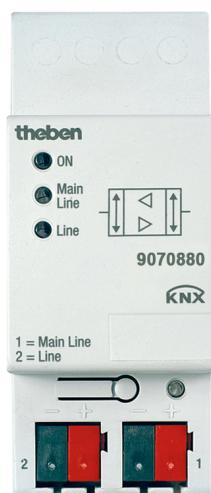

- Linienkoppler
- Für die Verbindung von KNX Linien oder Bereichen
- Galvanische Trennung der Linien/Bereiche
- Busklemmen für Hauptlinie und untergeordneter Linie
- Telegramme können gefiltert werden (zur Reduzierung des Telegrammverkehrs)
- Kann auch als Linienverstärker (Repeater) eingesetzt werden

### Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, $\leq 10$ mA
Betriebsspannung	24 V DC
Breite	2 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	KNX Busklemme
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +45 °C
Lagertemperatur	-25 °C ... +55 °C
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 20

### Maßbilder

