


## Funktionsbeschreibung

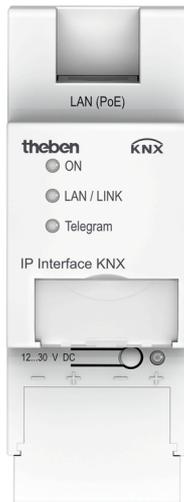

- Schnittstelle IP und KNX
- Tunneling: 5 Tunnelingserver verfügbar (Visualisierung, App...)
- Firmware-Update möglich (Theben IP Tool Software)
- Spannungsversorgung: 12–30 V DC/PoE - IEEE 802.3af class 1

## Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, $\leq 10$ mA
Betriebsspannung	12 – 30 V DC
Breite	2 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	Busanschluss: KNX Busklemme   RJ45 für LAN
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +45 °C
Lagertemperatur	-25 °C ... +55 °C
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Schutzart	IP 20