

Funktionsbeschreibung




- 6-fach Heizungsaktor LUXORliving
- Zum Steuern von 6 thermischen Stellantrieben 24–240 V AC in 2 Gruppen mit jeweils 3 Ausgängen und 450 mA
- Ventilschutz
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
- Manuelle Bedienung am Gerät

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------------|
| Betriebsspannung | 110 – 240 V AC |
| Stand-by Leistung | ~0,3 W |
| Breite | 4 TE |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Anzahl Kanäle | 6 |
| Schaltausgang | Nicht potenzialfrei |
| Ausgang | Triac |
| Spannung Ausgang | 24 V AC - 240 V AC |
| Frequenz Ausgang | 50 – 60 Hz |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | II nach EN 60 669 |

Anschlussbilder

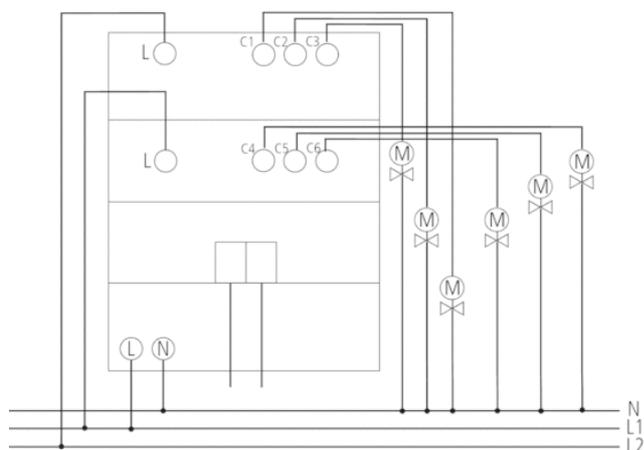

Maßbilder

