

## Funktionsbeschreibung




- Heizungsaktor zum Steuern von 12 Heizkreisen mit thermischen Stellantrieben, schaltend 24 V DC oder stetig 0–10 V DC
- Integration von bis zu 2 Heizkreispumpen
- Zur Einbeziehung der Kesselsteuerung
- Bedarfsgerechte Anpassung der Vorlauftemperatur: Automatische Ermittlung der maximalen Stellgröße zur Anpassung der Vorlauftemperatur an den tatsächlichen Bedarf
- Kein KNX-Raumthermostat notwendig: Flexible Nutzung jedes Kanals als Heizungsaktor oder Heizungsregler
- Montage direkt im Heizkreisverteiler
- Schraublose Steckklemmtechnik
- Integrierte Spannungsversorgung für thermische Stellantriebe
- Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar


## Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, $\leq 10$ mA
Betriebsspannung	230 – 240 V AC
Stand-by Leistung	$\leq 1$ W
Frequenz	50 – 60 Hz
Anzahl Kanäle	12
Montageart	Wandmontage
Anschlussart	Federsteckklemmen
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +50 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1

## Anschlussbilder

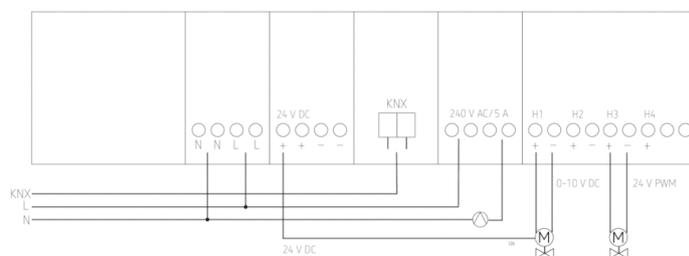

## Maßbilder

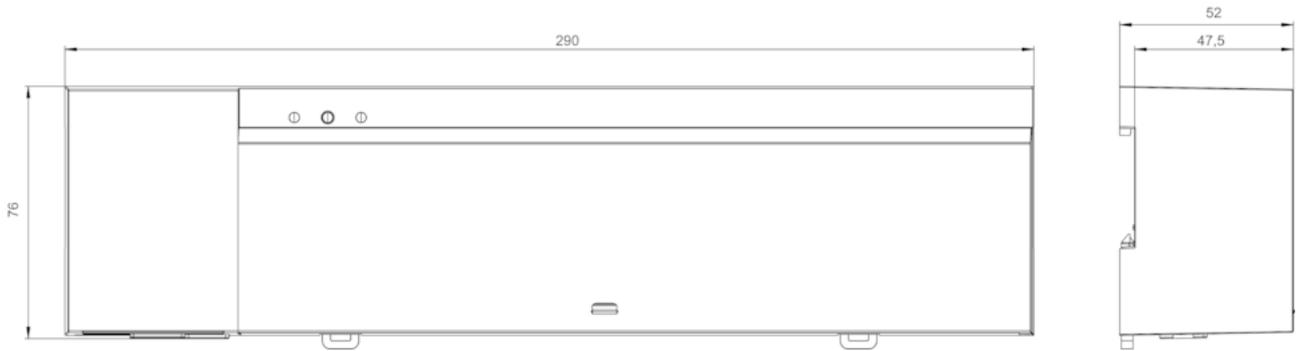

## Zubehör

### Stellantrieb ALPHA 5 24 V

- Artikel-Nr.: 9070442  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)

