

SYN 269 h

Artikel-Nr.: 2690008 / E-No: 533155037

Funktionsbeschreibung




- Analoge Zeitschaltuhr mit Tages- oder Wochenprogramm (Schaltscheibe drehbar)
- 1 Kanal
- Ohne Gangreserve
- Netzsynchron
- Schaltungsvorwahl
- Permanentschalter EIN/AUS
- Einfache Sommer-/Winterzeitkorrektur
 - Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich
- 32 Steckreiter im Lieferumfang
- Steckreiter
- Kürzeste Schaltzeit: 20 Minuten bzw. 2 Stunden
- Uhrzeiger für Zeitanzeige
- Schaltzustandsanzeige


Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Anzahl Kanäle	1
Montageart	Fronttafeleinbau/Wandmontage
Anschlussart	Schraubklemmen
Antrieb	Synchronmotor
Programm	Tagesprogramm, Wochenprogramm
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	10 A
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Kürzeste Schaltzeit	20 min, 2 h
Programmierbar alle	5 min, 30 min
Ganggenauigkeit bei 25 °C	Netzsynchron
Kontaktart	Wechsler
Schaltausgang	Potenzialfrei und phasenunabhängig
Stand-by Leistung	0,9 W
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Umgebungstemperatur	-10 °C ... +55 °C

Anschlussbilder

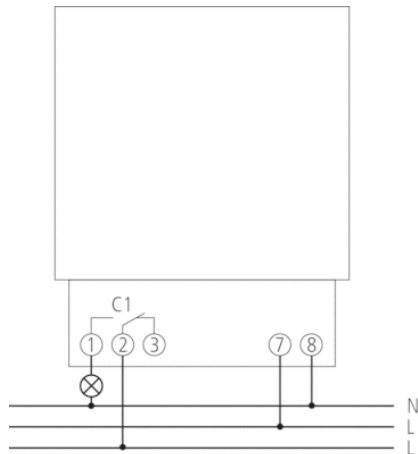

Maßbilder

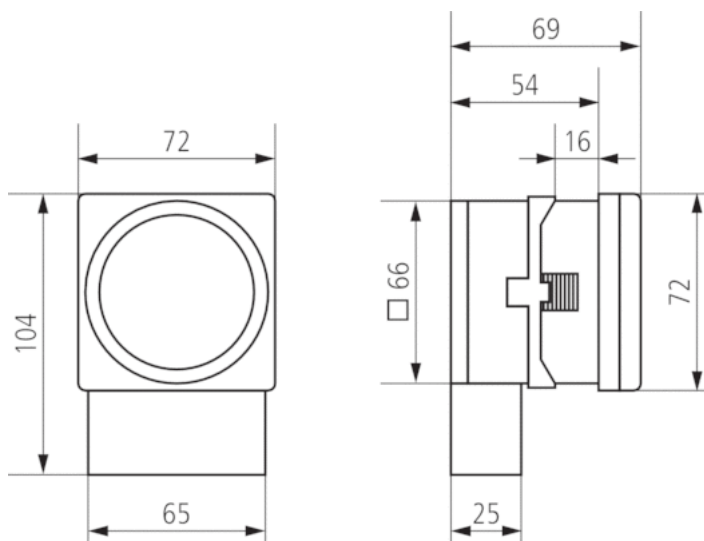

Zubehör

Schnellbefestigung 72 x 72

- Artikel-Nr.: 9070071
Details ► www.theben-hts.ch

