

Funktionsbeschreibung





- Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung
- Komforteinstellung mit Aufweck- und Schlummerfunktion (auch deaktivierbar), z. B. für Kinderzimmer
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit (bei Automatikfunktionen)
- Ein- und Zweitasterbedienung für einfachste Bedienung
- Bis zu 3 Lichtszenen abrufbar über separaten Eingang
- Zentral AUS/EIN für max. 10 Dimmkanäle oder Lichtszenen für max. 10 Geräte mit einem Taster möglich
- Funktion Treppenlicht mit Abdimmfunktion gemäß DIN 18015 – 2 (nachsaltbar, Langzeitfunktion)
- Steuerbar über Taster oder Schalter z.B. für die Kombination mit Präsenzmeldern oder Zeitschaltuhr
- Einstellbare Mindesthelligkeit (erforderlich für ESL und LEDs)
- Multispannungseingang, z.B. für Sprechanlagen
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Memoryfunktion bei Stromausfall
- Automatische elektronische Überlast und Übertemperatur-Abschaltung
- Dimm-Einschaltfunktion
- Permanent EIN-Funktion (Test-Funktion)
- Keine Mindestlast nötig
- Soft-EIN und Soft-AUS schont das Leuchtmittel
- Bei Einsatz des 1 Kanal-Dimmboosters DMB 1 T KNX kann die Dimmleistung um 300 W erweitert werden


Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Breite	1 TE
Montageart	DIN-Schiene
Stand-by Leistung	~0,2 W
Verlustleistung max.	4,5 W
Glüh-/Halogenlampenlast	400 W
Trafos elektronisch (C)	300 W
Trafos induktiv (L)	400 W
Kompaktleuchtstofflampen	Phasenabschnitt: 400 W
LED-Lampe	Phasenabschnitt: 400 W
Programmierung per App	–
Multifunktion	<input type="checkbox"/>
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +50 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20

Anschlussbilder

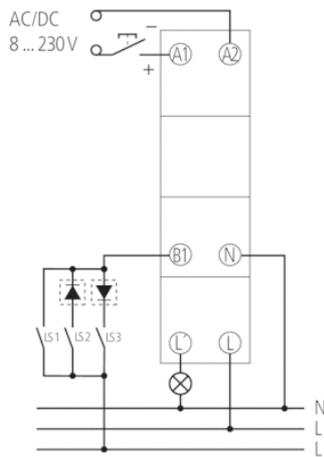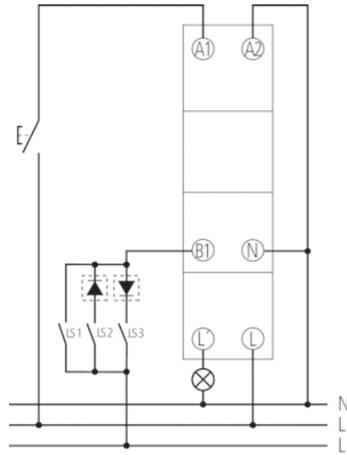

Maßbilder

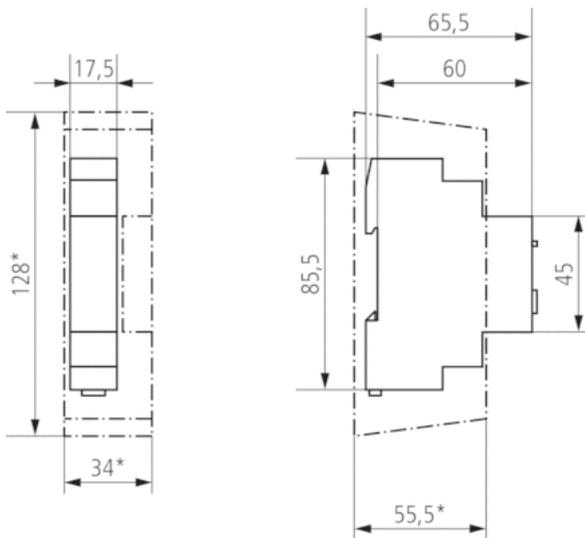

Zubehör

Wandmontage-Set 17,5 mm

- Artikel-Nr.: 9070065
Details ▶ www.theben-hts.ch



Diodenmodul

- Artikel-Nr.: 9070367
Details ▶ www.theben-hts.ch



Fronttafel-Einbauset

- Artikel-Nr.: 9070001
Details ▶ www.theben-hts.ch

