



Einhell



Batterie-Ladegerät

CE-BC 2 M

Art.-Nr.: 1002215

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825640304

Das Einhell Batterie-Ladegerät CE-BC 2 M ist ein intelligentes System mit mehrstufigem Ladezyklus, überwacht durch eine Mikroprozessorsteuerung und geeignet für alle gängigen 12V Fahrzeugbatterien. Die Erhaltungsladefunktion schont die zu ladende Batterie und verlängert deren Nutzungsdauer, speziell bei Saisonfahrzeugen. Ein Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz und das staubdichte und vor Strahlwasser geschützte Gehäuse sichern das Gerät zuverlässig ab. Das Ladegerät verfügt ebenfalls über vollisolierte Polklemmen. Die LED-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige zeigt den Status der Batterie auf einen Blick.


Ausstattung

- Intelligentes Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung
- Mehrstufiger Ladezyklus, mikroprozessorgesteuert und -überwacht
- Allround-Batterie-Ladegerät für verschiedenste Batterietypen
- Gel, AGM, wartungsfreie und -arme Blei-Säure-Batterien
- Schutzart IP65: Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser
- Erhöhung der Batterielebensdauer durch Ladevorgang
- Optimal für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten (Cabrio/Krad)
- Winterlademodus für Außentemperaturen unter 5° C
- LED-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige
- Elektronischer Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz
- Vollisolierte Batterieklemmen
- Aufhängöse zur Befestigung an der Wand



Technische Daten

- Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz
- Ladespannung 12V
- Verwendbar für Batterien (Min/Max Ah) 3-60 Ah
- Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. 1 / [-] - 2 / [-] A (arith./eff.) bei 12 V d.c.

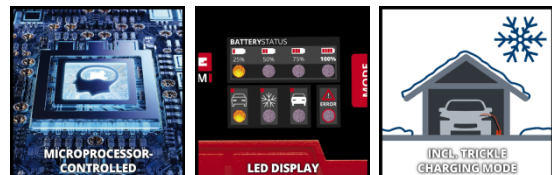

Logistische Daten

- Produktgewicht 0.27
- Bruttogewicht Einzelverpackung 0.46
- Maße Einzelverpackung 149 x 67 x 245 mm
- Stück pro Exportkarton 12 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 6 kg
- Maße Exportkarton 415 x 310 x 265 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 8736 | 18816 | 23520

