



Einhell

CAR EXPERT

Batterie-Ladegerät

CE-BC 6 M

Art.-Nr.: 100235

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825640328

Das Einhell Batterie-Ladegerät CE-BC 6 M ist ein intelligentes System mit mehrstufigem Ladezyklus, überwacht durch eine Mikroprozessorsteuerung und geeignet für alle gängigen 12V-Fahrzeugbatterien. Die Erhaltungsladefunktion schont die zu ladende Batterie und verlängert deren Nutzungsdauer, speziell bei Saisonfahrzeugen. Ein Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz und die Schutzklasse IP65 (staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser) sichern das Gerät zuverlässig ab. Das Ladegerät verfügt über vollisolierte Batterieklemmen und Aufhängösen. Die LCD-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige zeigt den Status der Batterie auf einen Blick.

Ausstattung

- Intelligentes Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung
- Mehrstufiger Ladezyklus, mikroprozessorgesteuert und -überwacht
- Allround-Batterie-Ladegerät für verschiedenste Batterietypen
- Für Gel, AGM, wartungsfreie und -arme Blei-Säure-Batterien
- Schutzart IP65: Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser
- Erhaltungsladefunktion für einen dauerhaft, idealen Ladezustand
- Optimal für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten (Cabrio/Krad)
- Die Nutzung verlängert die Batterielebensdauer
- Winterlademodus für Außentemperaturen unter 5° C
- Recondition Modus zum Laden tiefenentladener Batterien
- Power Supply Modus zur Verwendung als Stromversorgung
- Display: LCD-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige
- Elektronischer Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz
- Vollisolierte Batterieklemmen
- Aufhängöse zum Befestigen an der Wand





Technische Daten

- | | |
|---|---------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Jump start | Nein |
| - Ladespannung | 12V |
| - Verwendbar für Batterien (Min/Max Ah) | 3-150 Ah |
| - Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. (arith./eff.) bei 12 V d.c. | 1 / [-] - 6 / [-] A |
| - Ladestrom (arith./eff) 12V - Normalladung | 6 A |
| - Ladestrom (arith./eff) 12V - Schnellladung | 6 A |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Produktgewicht | 0.597 |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 0.83 |
| - Maße Einzelverpackung | 153 x 77 x 305 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 10 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 9 kg |
| - Maße Exportkarton | 390 x 315 x 320 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 7140 15540 17760 |

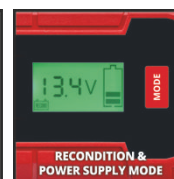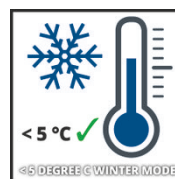

CAR EXPERT

