




START INS VERGNÜGEN.

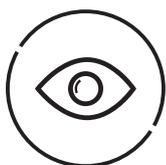

10,1" FHD IPS Display
mit **Eye-Care-Modus**




**7500 mAh mit
Quick Charge**



4 Lautsprecher,
Zertifikation von
Harman Kardon®



Einfaches
Entsperren per
Fingerabdruck

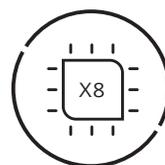

Ultraschneller
**Octa-Core-
Prozessor**

Warum HUAWEI?

Wir verbinden mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung durch Präsenz in über 170 Ländern.

Wir entwickeln bahnbrechende Innovationen, die den Menschen eine ganze Welt neuer Möglichkeiten eröffnen.

Wir schaffen den Zugang zu Premiumqualität und Spitzentechnologie.

- Ultraschnelle 4G-LTE-Verbindungen für eine überragende Kommunikationsleistung
- Branchenführende Energiesparleistung, damit Sie länger verbunden bleiben
- EMUI, um Ihre Geräte intuitiv bedienbar, individuell anpassbar und sicher zu machen

Technische Spezifikationen

Display

Größe: 25,6 cm (10,1")
Auflösung: 1920 x 1200 px, 224 ppi
Technologie: IPS

Prozessor

Typ: HUAWEI Kirin 659
Taktfrequenz: 4 x 2,4 GHz (A53), 4 x 1,7 GHz (A53)

Betriebssystem

Android™ 8, EMUI 8.0

Speicher

Intern: 3 GB RAM, 32 GB ROM (Artikelnummer: 53010JUC, 53010JUA)
4 GB RAM, 64 GB ROM (Artikelnummer: 53010NBK)
Extern: microSD™-Karte bis zu 256 GB

Kamera

Hauptkamera: 8 MP
Frontkamera: 8 MP

Sensoren

Schwerkraft, Umgebungslicht, Fingerabdruck, Kompass

Akku

Material: Lithium-Polymer
Akku: 7500 mAh, 3,82 V
Standby: 40 Tage*
Musik-Wiedergabe: 45 h
Video-Wiedergabe: 11 h
Aufladezeit: 3 h

*Standby-Zeit kann aufgrund von Benutzerintensität variieren.

SIM (nur bei LTE-Version)

Single Nano-SIM

Netze (nur bei LTE-Version)

4G FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26
4G TDD: B34/B38/B39/B40/B41 (2545-2655 MHz)
3G (WCDMA) B1/B2/B5/B6/B8/B19
2G (GSM) B2/B3/B5/B8 (1900/1800/850/900 MHz)
SAR: 0,73 W/kg (Kopf), 1,22 W/kg (Körper)

Verbindungen

WiFi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 & 5GHz
Bluetooth®: 4.2 (kompatibel mit 3.0 und 2.1+EDR)
Protokoll: MAP/AVRCP/HOGP/PBAP/A2DP/HFP/OPP/HID
NFC: Nein
USB-Anschluss: USB Type-C™
USB-Funktionen: Aufladung, OTG, Tethering, MTP/PTP
Kopfhöreranschluss: 3,5 mm

Gewicht

475 g



Umfang

- HUAWEI MediaPad M5 Lite 10
- 5V/2A-Ladegerät
- Datenkabel
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte

Logistik-Info

Produkt

MediaPad M5 Lite 10 WiFi Grau 3 + 32 GB
MediaPad M5 Lite 10 LTE Grau 3 + 32 GB
MediaPad M5 Lite 10 WiFi Grau 4 + 64 GB

Artikelnummer

53010JUC
53010JUA
53010NBK

EAN-Code

6901443250882
6901443250875
6901443325115

Verpackungsgröße und Gewicht

Größe: 251,5 x 169,4 x 43,3 mm
Gewicht: ca. 800 g