


Gigaset GS195

**Wenn Eleganz auf Performance trifft:
Dynamisches Smartphone in stylischem Outfit**

- 6,18", 19:9 FHD+ IPS Notch Display, rahmenlose Vision, 2,5D Glas
- Elegantes Glasgehäuse mit Laser Gravur
- Schnell aufladbarer 4000 mAh Lithium Polymer Akku
- Face ID und Fingerabdruck Sensor mit Multi-Funktionen
- 13 MP + 5 MP Dual Hauptkamera und 8 MP Frontkamera mit LED-Blitz
- Neuestes Pure Android™ 9.0 Pie Betriebssystem
- Octa-Core Prozessor mit 4G LTE, unterstützt VoLTE und VoWiFi
- 2 GB RAM Arbeitsspeicher und 32 GB interner Speicher
- Dual-SIM (2 Nano-SIM-Karten) plus 1 MicroSD-Karte
- USB On The Go



MADE IN GERMANY

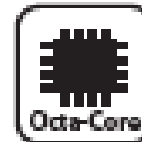

Betriebssystem

- Pure Android™ 9.0 Pie
 - Bessere Akkulaufzeit, Leistung, Stabilität und Energieeffizienz durch künstliche Intelligenz
 - Verbesserte Sicherheit: eingeschränkte Zugriffsrechte für Apps, die im Hintergrund ausgeführt werden
 - Erweiterte Bluetooth-Funktionen sowie verbesserte Funktionen zum Kopieren und Einfügen
 - Neue Bedienelemente zur Vereinfachung der Navigation

Display

- Größe 19:9 rahmenlose Vision
6,18" / 15,7 cm / (14,2 x 6,8 cm)
- Auflösung 2246 x 1080 Pixel (FHD+)
- Material 2,5D Glas mit kratzfester und schmutzabweisender Oberfläche
- Technologie IPS
- Anzahl Farben 16 Mio.
- Typ Kapazitives Touch-Display mit bis zu 5 Touchpoints
- Pixeldichte 404 ppi
- Kontrast 1000 : 1
- Helligkeit 400 cd/m²

Kamera

- Hauptkamera - Foto Features
 - Auflösung (Foto): 13 MP + 5 MP Dual Kamera
 - Blende: F2.2
 - LED Blitz: ja
- Hauptkamera - Video Features
 - Auflösung 1080p Video
- Frontkamera - Foto Features
 - Auflösung (Foto): 8 MP
 - LED Blitz: ja
- Besonderheiten
 - Multi Effekt Modus mit verschiedenen Farbeffekten
 - Bokeh-Effekt (Hintergrundunschärfe)
 - Selfie-Blitz
Ideale Beleuchtung für perfekte Selfies bei jeder Dämmerung oder kompletter Dunkelheit durch nach vorn ausgerichtetem Blitzlicht
 - Automatischer und manueller Modus
 - QR-Code Erkennung
 - AR-Modus
Kombinierte Ansicht virtueller Bilder und der realen Welt

Gigaset

Wherever you go.

Fingerabdruck Sensor

- 5 unterschiedliche Fingerabdruck-Profile
- Entsperren des Telefons
- Kamera öffnen
- Foto aufnehmen

Prozessor

- Typ Spreadtrum Octa-Core SC9863A
- Geschwindigkeit bis zu 1,6 GHz, 4G LTE bis zu Cat-7

Akku

- Lithium Polymer Akku
- Kapazität 4000 mAh / 3.85 V
- Standby
 - mit einer SIM-Karte bis zu 650 Std.
 - mit zwei SIM-Karten bis zu 475 Std.
- Sprechzeit bis zu 19 Std. im 2G Netzwerk oder bis zu 9 Std. im 3G/4G Netzwerk
- Musikwiedergabe bis zu 40 Stunden
- Videowiedergabe bis zu 12 Stunden

Ladegerät

- Anschluss USB 2.0
- Ausgangsleistung 5V 2A Schnellladung
- Ladezeit ca. 3 Std.

Speicher

- Interner Gerätespeicher 32 GB
- RAM Arbeitsspeicher 2 GB
- Speichererweiterung bis zu 256 GB durch MicroSD-Karte (hot-plugging-fähig)

Netzwerkspezifikation

- 3-fach Einschub für 2 Nano-SIM-Karten und eine MicroSD-Karte
- Unterstützte Frequenzbänder
 - GSM/2G 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
 - UMTS/3G 900 / 2100 MHz
 - FDD / LTE / 4G 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz mit bis zu 150 Mbit/sek., inkl. Voice over LTE (VoLTE) und Voice over WiFi (VoWiFi)

Konnektivität

- USB Schnittstelle Typ-C
- USB Version 2.0
- Kopfhöreranschluss 3,5 mm
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz
- Bluetooth® Version 4.2

Sensoren

- Fingerabdrucksensor
- Lagesensor
- Näherungssensor
- Helligkeitssensor
- Geometrischer Sensor
- Gyroskop

Gehäuse

- Maße 156,1 x 76,1 x 8,4 mm (H x B x T)
- Gewicht ca. 180 g
- Oberfläche Glas mit Lasergravur
- Gerätefarbe Titanium Grey
Dark Purple

Sonstige Funktionen

- Navigation
 - A-GPS
 - GPS
 - Glonass
- UKW Radio
- HD-Voice
 - Deutlich höhere Sprachqualität
 - Unterdrückung von Hintergrund- und Störgeräuschen
- OTG (USB On The Go)
 - Verwendung des Smartphones als Power Bank zum Laden von externen Geräten (umgekehrter Ladevorgang)
 - Anschließen von externen Geräte, wie z.B. USB-Stick, USB-Maus, USB-Tastatur etc.

Lieferumfang

- 1 Gigaset GS195
- 1 Ladegerät
- 1 SIM-Karten Nadel
- 1 USB Typ-C Kabel
- 1 Bedienungsanleitung

Logistik Daten

- Sachnummer Titanium Grey S30853-H1514-R111
- Sachnummer Dark Purple S30853-H1514-R112
- EAN Code Titanium Grey 4250366857947
- EAN Code Dark Purple 4250366858487
- Palette: 294 Stück
-