


Modul für Hörmann-Antriebe

Artikel-Nr.: 153986A0

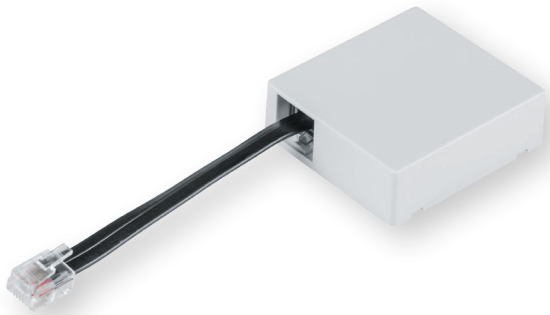

Technische Daten

Versorgungsspannung	wird durch Hörmann-Antrieb bereitgestellt
Umgebungstemperatur	-20 bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T):	48 x 52 x 16 mm
Gewicht	26 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m

Produkteigenschaften

- Komfortable und intelligente Steuerung des Garagentors per Smartphone-App oder mit einer Homematic IP Fernbedienung
- Integration von Garagentorantrieben des Herstellers Hörmann in das Homematic IP Smart-Home-System
- Kompatibel mit folgenden Hörmann-Antrieben:
 - SupraMatic Serie 3 E/P/HT
 - RotaMatic/P/PL Serie 1 (ab 09/2010) und Serie 2
 - LineaMatic/P/H Serie 1 (ab 10/2009) und Serie 2
 - SupraMatic/ProMatic Serie 4 (HCP-Adapter erforderlich, Hörmann Bestell-Nr. 4510204)
 - VersaMatic/P
 - WA300 S4
 - WA300 R S4/WA 300 AR S4
- Einfacher Anschluss über ein Verbindungskabel mit Steckverbindern
- Passgenau für die verdeckte Montage in o. g. Hörmann-Antriebe
- Kombination mit vielen weiteren Homematic IP Geräten möglich
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
 - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
 - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
 - Partnerlösungen von Drittanbietern

Logistische Daten

Artikelnummer	153986A0
EAN-Code	4047976539864
Kurzbezeichnung	HmIP-MOD-HO
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	116,2 g

Lieferumfang

Homematic IP Modul für Hörmann-Antriebe

Bedienungsanleitung