

BSD-GTH 200K-35

Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526607906

ID 607903

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie BSD


- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei bzw. lackiert rot

Rad: Serie GTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss
- mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Bockrollen: Lange Plattenseite parallel zur Radachse

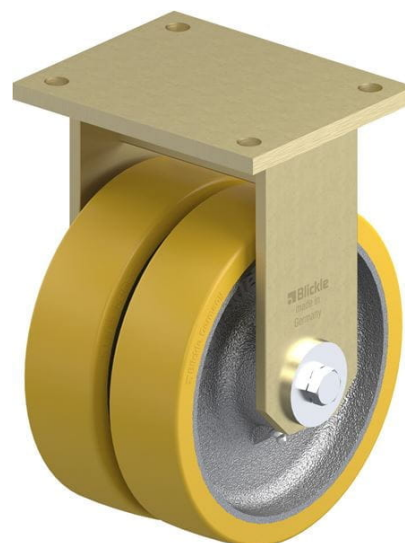

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	200 mm
Radbreite	⏏	50 mm
Anzahl Räder		2
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	1.800 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	4.500 kg
Lagerart	⦿	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	260 mm
Plattengröße	📏	175 x 140 mm
Schraublochentfernung	📏	140 x 105 mm
Schraubloch-Ø	🔧	14 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⚖	12,2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ gut

