

HB 82x70/20-70K

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Metall-Radkörper

EAN 4047526116170
ID 755678
Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:


- Metall

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	82 mm
Radbreite	⌈⌋	70 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	640 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.600 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Kugellager		6204 ZZ
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Einspannlänge (T5)	⚙	70 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⚖	1,1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✓
Autoklaventauglich		✗

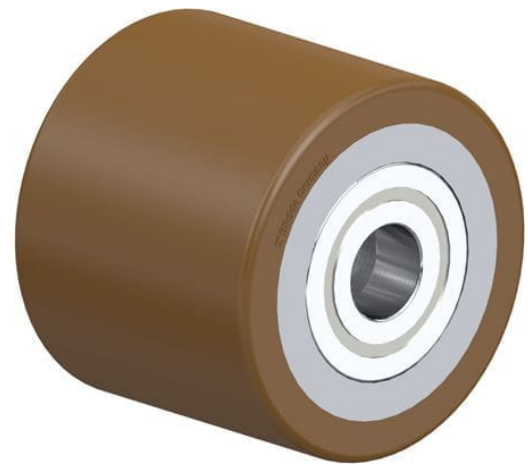

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 92 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ gut

