

## LE-POEV 100G-FI-SG

**Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix',  
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit  
Polyamid-Radkörper, spurlos grau**

EAN 4047526635930

ID 635938

Zolltarifnummer 87169090



### Gehäuse: Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

### Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

### Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

### Technische Daten:

|                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 100 mm      |
| Radbreite                    | ⊥ | 32 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 150 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 375 kg      |
| Lagerart                     | ⊙ | Gleitlager  |
| Gesamthöhe (H)               | ⊕ | 125 mm      |
| Plattengröße                 | ⊞ | 100 x 85 mm |
| Schraublochentfernung        | ⊞ | 80 x 60 mm  |
| Schraubloch-Ø                | ⌀ | 9 mm        |
| Ausladung (F)                | ⊕ | 36 mm       |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -25 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 70 °C       |
| Belagshärte                  |   | 65 Shore A  |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,7 kg      |
| Spurlos                      |   | ✓           |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓           |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗           |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗           |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗           |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗           |
| Autoklaventauglich           |   | ✗           |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

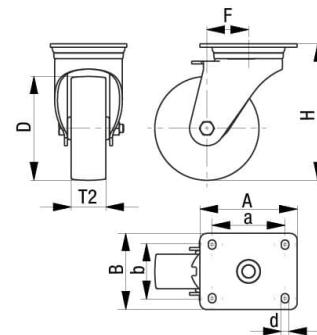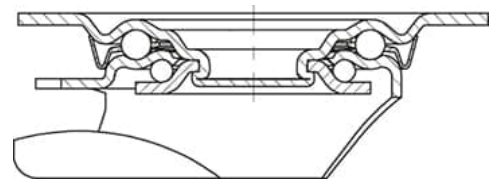

Waschmaschinentauglich

