

LE-POEV 80R-FI-SB

**Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix',
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit
Polyamid-Radkörper, spurlos blau**

EAN 4047526615628

ID 615625

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe blau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	80 mm
Radbreite	⏏	32 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	140 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	350 kg
Lagerart	⦿	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	⌀	102 mm
Plattengröße	📏	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	🔧	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	🔧	9 mm
Ausladung (F)	📏	39 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

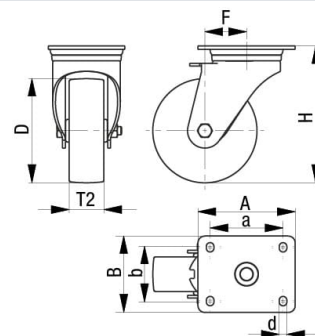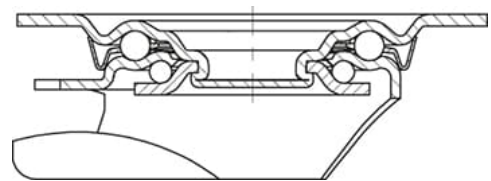

Waschmaschinentauglich

