

LH-SE 125K

**Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit
Stahl-Radkörper**

EAN 4047526003616
ID 3616
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie SE

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⊥	53 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	320 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	800 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⊕	170 mm
Plattengröße	⊞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⊞	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌀	11 mm
Ausladung (F)	⊕	55 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	3,2 kg
Spurlos	×	
Kontaktverfärbungsfrei	×	
Antistatisch	⚡	×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	⚡	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich	×	



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

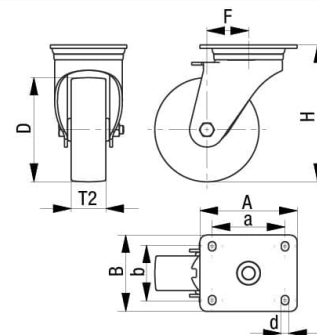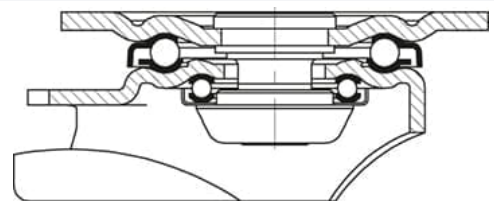

Waschmaschinentauglich

