

LH-SE 200K-ST

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper

EAN 4047526010881
ID 10884
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie SE

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe anthrazit

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	200 mm
Radbreite	⊥	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	600 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.500 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	245 mm
Plattengröße	☞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	☞	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌀	11 mm
Ausladung (F)	☞	67 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	5,2 kg
Spurlos	✗	
Kontaktverfärbungsfrei	✗	
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	☼	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

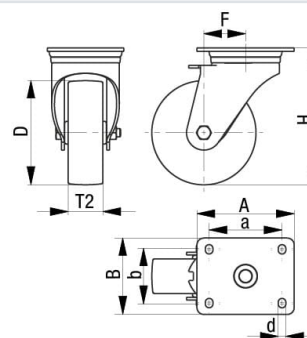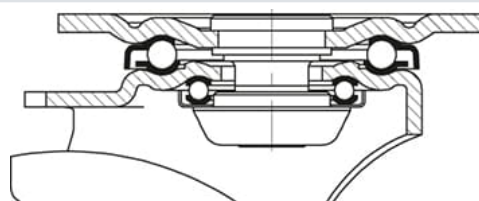

Waschmaschinentauglich

