

LI-VEHI 100R

Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen Blickle TempLine® Basic, mit Stahlblech-Felge, hitzebeständig

EAN 4047526611026

ID 611020

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LI

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Passivierung kann sich bei hohen Temperaturen etwas verändern, der Korrosionsschutz bleibt erhalten
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett

Rad: Serie VEHI

- Reifen: hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +200 °C
- Abplattungen des Reifens durch lange Standzeiten bilden sich bei Fahrt unter Last weitestgehend zurück
- Passivierung kann sich bei hohen Temperaturen etwas verändern, der Korrosionsschutz bleibt erhalten

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	100 mm
Radbreite	30 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	65 kg
Tragfähigkeit (statisch)	165 kg
Lagerart	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	125 mm
Plattengröße	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	9 mm
Ausladung (F)	36 mm
Temperaturbeständigkeit min	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max	200 °C
Belagshärte	80 Shore A
Stückgewicht	0,8 kg
Spurlos	×
Kontaktverfärbungsfrei	×
Antistatisch	×
Elektrisch ableitend	×
Korrosionsbeständig	×
Hitzebeständig	✓



Belagshärte

80 Shore A

Rollwiderstand



befriedigend

Verschleißresistenz

ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

sehr gut

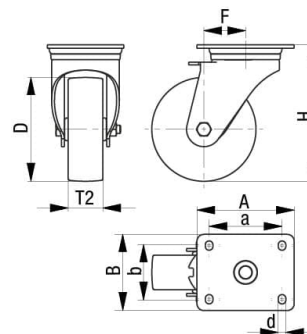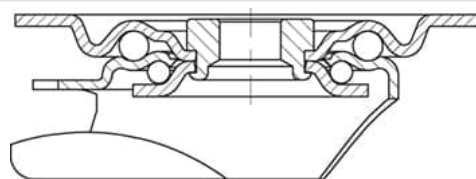

Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×