

LI-VEHI 200R

Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen Blickle TempLine® Basic, mit Stahlblech-Felge, hitzebeständig

EAN 4047526609429
ID 609420
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LI

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Passivierung kann sich bei hohen Temperaturen etwas verändern, der Korrosionsschutz bleibt erhalten
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett

Rad: Serie VEHI

- Reifen: hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +200 °C
- Abplattungen des Reifens durch lange Standzeiten bilden sich bei Fahrt unter Last weitestgehend zurück
- Passivierung kann sich bei hohen Temperaturen etwas verändern, der Korrosionsschutz bleibt erhalten

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	200 mm
Radbreite	⊥	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	180 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	450 kg
Lagerart	⊙	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	⌀	235 mm
Plattengröße	☞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	☛	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌀	11 mm
Ausladung (F)	⌀	65 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		200 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	3,1 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	✓



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ □ □ befriedigend

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

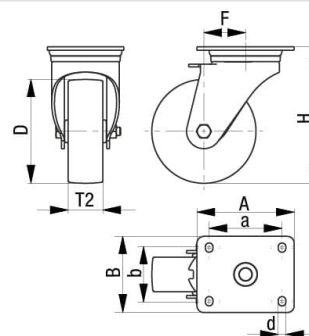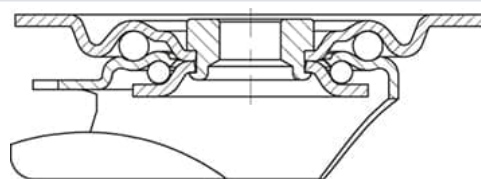

Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×