

## L-P 265R

**Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte,  
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge**

**EAN** 4047526040499  
**ID** 40493  
**Zolltarifnummer** 87169090



### Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

### Rad: Serie P

- Reifen: Luftreifen mit Rillenprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 4 Ply-Rating
- Felge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- bei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die Feststellwirkung

### Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

### Technische Daten:

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| Rad-Ø (D)                   | ☉ | 260 mm       |
| Radbreite                   | ⊥ | 85 mm        |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | ⚖ | 250 kg       |
| Tragfähigkeit (statisch)    | ⚖ | 250 kg       |
| Lagerart                    | ⊙ | Rollenlager  |
| Profil                      |   | Rillenprofil |
| Gesamthöhe (H)              | ⌀ | 308 mm       |
| Plattengröße                | ☞ | 175 x 175 mm |
| Schraublochentfernung       | ☞ | 140 x 140 mm |
| Schraubloch-Ø               | ⌀ | 15 mm        |
| Ausladung (F)               | ☞ | 78 mm        |
| Temperaturbeständigkeit min |   | -25 °C       |
| Temperaturbeständigkeit max |   | 50 °C        |
| Belagshärte                 |   | 60 Shore A   |
| Stückgewicht                | ⚖ | 5,2 kg       |
| Spurlos                     | ✗ |              |
| Kontaktverfärbungsfrei      | ✗ |              |
| Antistatisch                | ⚡ | ✗            |
| Elektrisch ableitend        | ⚡ | ✗            |
| Korrosionsbeständig         | ✗ |              |



#### Belagshärte

60 Shore A

#### Rollwiderstand



gut

#### Verschleißresistenz

befriedigend

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

hervorragend

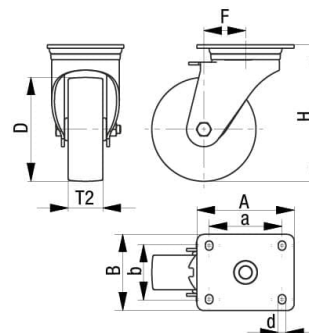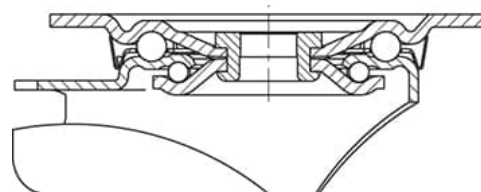

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Hitzebeständig               | ☒ | × |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | × |
| Autoklaventauglich           |   | × |
| Waschmaschinentauglich       |   | × |