

## L-POEV 100KA

**Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein**

EAN 4047526067724

ID 67728

Zolltarifnummer 87169090



### Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

### Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

### Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

### Technische Daten:

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 100 mm         |
| Radbreite                    | ⊥ | 32 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⬆ | 200 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⬆ | 500 kg         |
| Lagerart                     | ☉ | Kugellager (C) |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ | 125 mm         |
| Plattengröße                 | ☐ | 100 x 85 mm    |
| Schraublochentfernung        | ☐ | 80 x 60 mm     |
| Schraubloch-Ø                | ⌀ | 9 mm           |
| Ausladung (F)                | ☐ | 36 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 70 °C          |
| Belagshärte                  |   | 65 Shore A     |
| Stückgewicht                 | ⬆ | 0,7 kg         |
| Spurlos                      | ✗ |                |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✗ |                |
| Antistatisch                 | ☑ | ✗              |
| Elektrisch ableitend         | ☑ | ✗              |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗              |
| Hitzebeständig               | ☑ | ✗              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗              |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

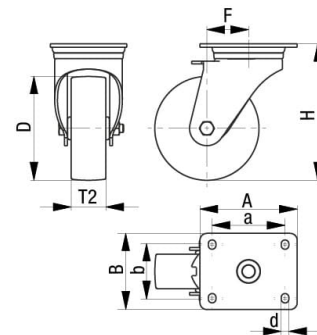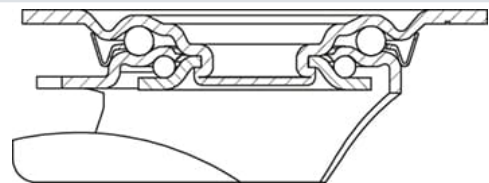

|                        |   |
|------------------------|---|
| Autoklaventauglich     | × |
| Waschmaschinentauglich | × |