

# LPXA-PATH 50KFD

**Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung**

EAN 4047526119775

ID 760901

Zolltarifnummer 83022000



## Gehäuse: Serie LPXA

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

## Rad: Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

## Sonstige Eigenschaften:

- Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

## Technische Daten:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rad-Ø (D)                    | 50 mm                |
| Radbreite                    | 19 mm                |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | 75 kg                |
| Tragfähigkeit (statisch)     | 190 kg               |
| Lagerart                     | Kugellager (C)       |
| Gesamthöhe (H)               | 71 mm                |
| Plattengröße                 | 60 x 60 mm           |
| Schraublochentfernung        | 38 x 38 / 48 x 48 mm |
| Schraubloch-Ø                | 6,2 mm               |
| Ausladung (F)                | 23 mm                |
| Temperaturbeständigkeit min  | -20 °C               |
| Temperaturbeständigkeit max  | 70 °C                |
| Belagshärte                  | 94 Shore A           |
| Stückgewicht                 | 0,2 kg               |
| Spurlos                      | ✓                    |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✓                    |
| Antistatisch                 | ✗                    |
| Elektrisch ableitend         | ✗                    |
| Korrosionsbeständig          | ✗                    |
| Hitzebeständig               | ✗                    |
| Laufbelag hydrolysebeständig | ✗                    |



### Belagshärte

94 Shore A

### Rollwiderstand



sehr gut

### Verschleißresistenz

sehr gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

gut

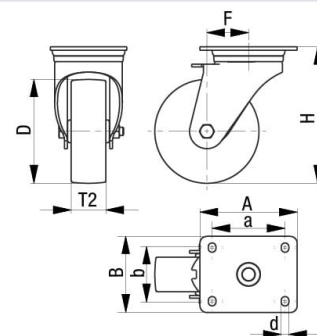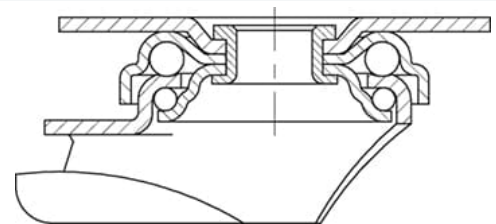

|                        |   |
|------------------------|---|
| Autoklaventauglich     | × |
| Waschmaschinentauglich | × |