

# LPXA-TPA 50G

**Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper**

EAN 4047526100643  
ID 753562  
Zolltarifnummer 83022000



**Gehäuse: Serie LPXA**

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad: Serie TPA**

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

**Sonstige Eigenschaften:**

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

**Technische Daten:**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rad-Ø (D)                    | 50 mm                |
| Radbreite                    | 19 mm                |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | 50 kg                |
| Tragfähigkeit (statisch)     | 125 kg               |
| Lagerart                     | Gleitlager           |
| Gesamthöhe (H)               | 71 mm                |
| Plattengröße                 | 60 x 60 mm           |
| Schraublochentfernung        | 38 x 38 / 48 x 48 mm |
| Schraubloch-Ø                | 6,2 mm               |
| Ausladung (F)                | 23 mm                |
| Temperaturbeständigkeit min  | -20 °C               |
| Temperaturbeständigkeit max  | 60 °C                |
| Belagshärte                  | 85 Shore A           |
| Stückgewicht                 | 0,2 kg               |
| Spurlos                      | ✓                    |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✗                    |
| Antistatisch                 | ✗                    |
| Elektrisch ableitend         | ✗                    |
| Korrosionsbeständig          | ✓                    |
| Hitzebeständig               | ✗                    |
| Laufbelag hydrolysebeständig | ✗                    |



**Belagshärte**

85 Shore A

**Rollwiderstand**



sehr gut

**Verschleißresistenz**

befriedigend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

gut

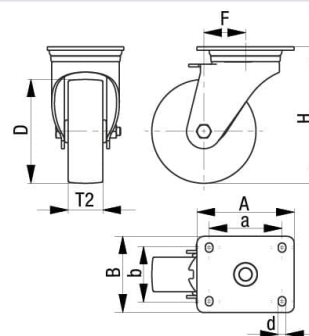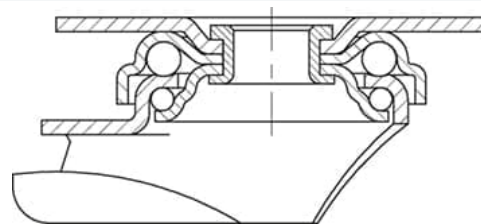

|                        |   |
|------------------------|---|
| Autoklaventauglich     | × |
| Waschmaschinentauglich | × |