

L-RD 140R

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526281540
ID 281543
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie RD

- Reifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⌀	140 mm
Radbreite	⊥	37,5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	175 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	440 kg
Lagerart	⊙	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	⊕	170 mm
Plattengröße	⊞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⊞	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⊞	11 mm
Ausladung (F)	⊕	50 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⊞	1,7 kg
Spurlos	×	
Kontaktverfärbungsfrei	×	
Antistatisch	⊞	×
Elektrisch ableitend	⊞	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	⊞	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

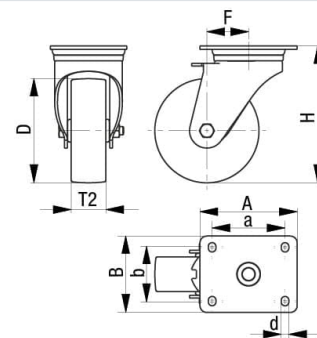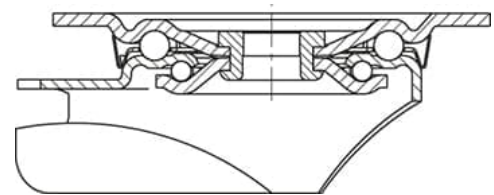

Waschmaschinentauglich

