

L-RD 162R-FI

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526061265

ID 61267

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie RD

- Reifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	160 mm
Radbreite	⊥	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	225 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	565 kg
Lagerart	⊙	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	⊕	195 mm
Plattengröße	☐	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	☐	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌀	11 mm
Ausladung (F)	⌀	57 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	3 kg
Spurlos	✗	
Kontaktverfärbungsfrei	✗	
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⚡	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

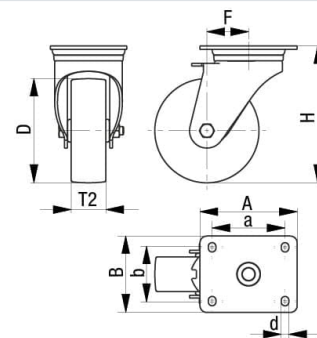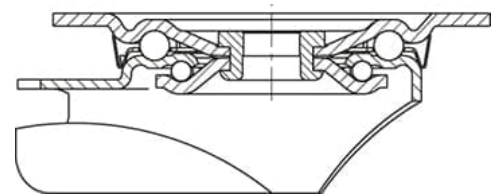

Waschmaschinentauglich

