

## L-V 80R-FI

**Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung**

EAN 4047526275358

ID 275354

Zolltarifnummer 83022000



### Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

### Rad: Serie V

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

### Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

### Technische Daten:

|                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☞ | 80 mm       |
| Radbreite                    | ⏏ | 25 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 50 kg       |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 125 kg      |
| Lagerart                     | ⦿ | Rollenlager |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ | 102 mm      |
| Plattengröße                 | 📏 | 100 x 85 mm |
| Schraublochentfernung        | 🔧 | 80 x 60 mm  |
| Schraubloch-Ø                | 🔧 | 9 mm        |
| Ausladung (F)                | 📏 | 39 mm       |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -25 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 70 °C       |
| Belagshärte                  |   | 80 Shore A  |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,8 kg      |
| Spurlos                      | ✗ |             |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✗ |             |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗           |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗           |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗           |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗           |
| Autoklaventauglich           |   | ✗           |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore A

### Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ ausreichend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

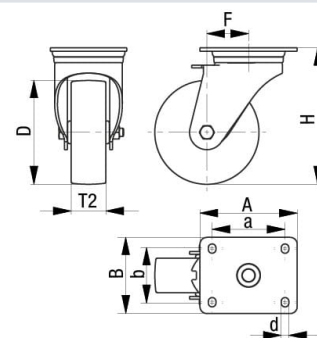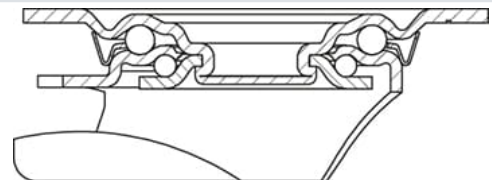

Waschmaschinentauglich

