

L-V 80R-ST

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung

EAN 4047526036478

ID 36475

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie V

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	80 mm
Radbreite	⌈	25 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⌈	50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⌈	125 kg
Lagerart	⊙	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	⌀	102 mm
Plattengröße	⌈	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	⌈	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌈	9 mm
Ausladung (F)	⌀	38 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⌈	0,9 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⌈	×
Elektrisch ableitend	⌈	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	⌈	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

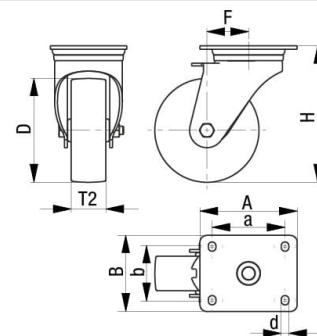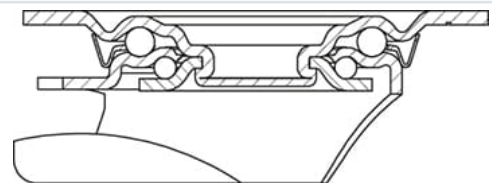

Waschmaschinentauglich

