

L-VW 125R-FI

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526608637

ID 608638

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VW

- Reifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe schwarz (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Pannensichere Alternative für Lufträder

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⊥	37,5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⬆	50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⬆	125 kg
Lagerart	☉	Rollenlager
Profil		Rundprofil
Gesamthöhe (H)	⊕	150 mm
Plattengröße	☐	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	⌓	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌀	9 mm
Ausladung (F)	⊕	38 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		50 Shore A
Stückgewicht	⚖	1,3 kg
Spurlos	✗	
Kontaktverfärbungsfrei	✗	
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 50 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

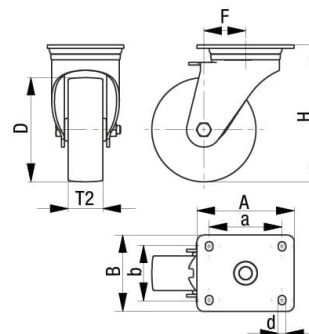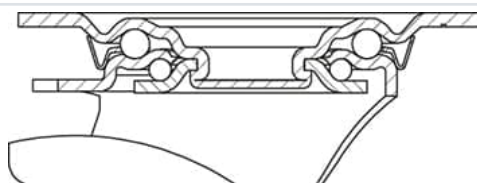

Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×