

L-VW 202R

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526566715

ID 566711

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VW

- Reifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe schwarz (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Pannensichere Alternative für Lufträder

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	200 mm
Radbreite	⌈⌋	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⬮	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⬮	250 kg
Lagerart	☉	Rollenlager
Profil	⌚	Rundprofil
Gesamthöhe (H)	⌚	235 mm
Plattengröße	⌚	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⌚	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌚	11 mm
Ausladung (F)	⌚	65 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		50 Shore A
Stückgewicht	⌚	3,3 kg
Spurlos	✗	
Kontaktverfärbungsfrei	✗	
Antistatisch	⌚	✗
Elektrisch ableitend	⌚	✗
Korrosionsbeständig	✗	
Hitzebeständig	⌚	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗	



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 50 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

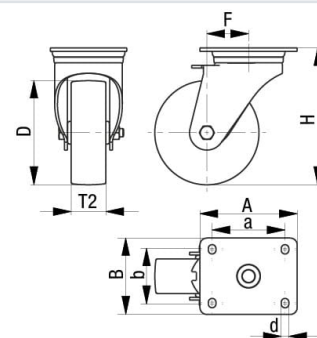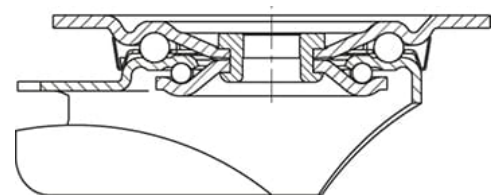

Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×