

# L-VW 202R-FI

**Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Stahlblech-Felge**

**EAN** 4047526545147

**ID** 545145

**Zolltarifnummer** 87169090



## Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

## Rad: Serie VW

- Reifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe schwarz (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

## Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Pannensichere Alternative für Lufträder

## Technische Daten:

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                   | ☉ | 200 mm         |
| Radbreite                   | ⊥ | 50 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | ⬆ | 100 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)    | ⬆ | 250 kg         |
| Lagerart                    | ☉ | Rollenlager    |
| Profil                      |   | Rundprofil     |
| Gesamthöhe (H)              | ⊕ | 235 mm         |
| Plattengröße                | ☐ | 140 x 110 mm   |
| Schraublochentfernung       | ⌘ | 105 x 75–80 mm |
| Schraubloch-Ø               | ⌀ | 11 mm          |
| Ausladung (F)               | ⊕ | 63 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min |   | -25 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max |   | 70 °C          |
| Belagshärte                 |   | 50 Shore A     |
| Stückgewicht                | ⚖ | 3,8 kg         |
| Spurlos                     | ✗ |                |
| Kontaktverfärbungsfrei      | ✗ |                |
| Antistatisch                | ⚡ | ✗              |
| Elektrisch ableitend        | ⚡ | ✗              |
| Korrosionsbeständig         |   | ✗              |
| Hitzebeständig              | 🔥 | ✗              |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 50 Shore A

### Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

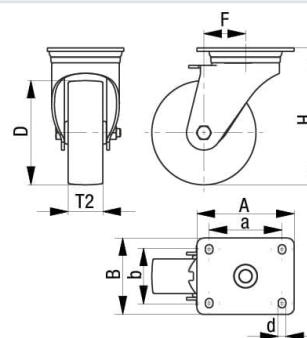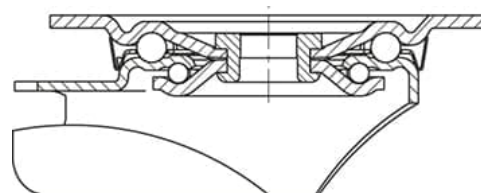

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Laufbelag hydrolysebeständig | × |
| Autoklaventauglich           | × |
| Waschmaschinentauglich       | × |