

P 265/25-75K-SG

Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grau

EAN 4047526313968

ID 313965

Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
- 4 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe grau, spurlos

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	🌀	260 mm
Radbreite	⏏	85 mm
Reifenmaß		3.00-4
Plyrating	🛞	4
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	250 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h	⚖	200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	250 kg
Reifendruck / Luftdruck	🚗	3.5 / 50 bar / psi
Lagerart	🌀	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		25 mm
Nabenlänge (T1)	⋈	75 mm
Profil		Rillenprofil
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht	📦	2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗



Belagshärte

🟩 🟨 🟨 🟨 🟨 60 Shore A

Rollwiderstand


🟩 🟩 🟩 🟨 🟨 gut

Verschleißresistenz

🟩 🟩 🟨 🟨 🟨 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

🟩 🟩 🟩 🟩 🟩 hervorragend

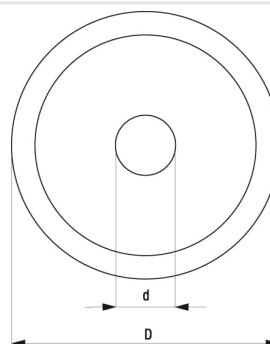

Autoklaventauglich

