

P 401/25-90K

Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526254872
ID 254870
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		400 mm
Radbreite		100 mm
Reifenmaß		4.00-8
Plyrating		2
Tragfähigkeit bei 4 km/h		250 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h		190 kg
Tragfähigkeit (statisch)		250 kg
Reifendruck / Luftdruck		2.0 / 30 bar / psi
Lagerart		Kugellager
Achsloch-Ø (d)		25 mm
Nabenlänge (T1)		90 mm
Profil		Rillenprofil
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht		3,2 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch		×
ESD		×
Elektrisch ableitend		×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig		×
Laufbelag hydrolysebeständig		×



Belagshärte

 60 Shore A

Rollwiderstand


 gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 hervorragend

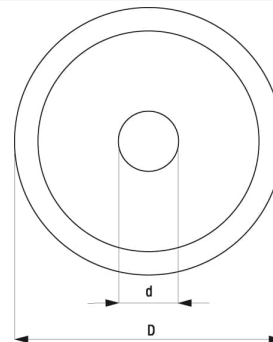

Autoklaventauglich

