

P 412/30-90K

Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526254971
ID 254979
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 4 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		400 mm
Radbreite		100 mm
Reifenmaß		4.00-8
Plyrating		4
Tragfähigkeit bei 4 km/h		350 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h		300 kg
Tragfähigkeit (statisch)		350 kg
Reifendruck / Luftdruck		3.5 / 50 bar / psi
Lagerart		Kugellager
Achsloch-Ø (d)		30 mm
Nabenlänge (T1)		90 mm
Profil		Blockprofil
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht		4,3 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch		×
ESD		×
Elektrisch ableitend		×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig		×
Laufbelag hydrolysebeständig		×



Belagshärte

 60 Shore A

Rollwiderstand


 gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 hervorragend

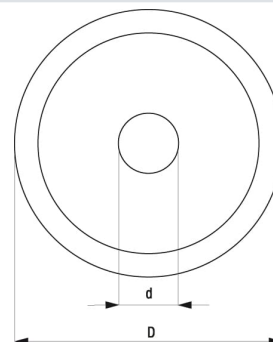

Autoklaventauglich

