

PA 412/4

Anflanschrad mit Luftreifen und Stahlblechfelge

EAN 4047526053857
ID 53850
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 2 bis 10 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- verschraubt oder geschweißt
- Mittelsteg mit Mitteloch und Anschraublöchern
- Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen
- lackiert, Farbe silber
- ab Rad-Ø 420 mm: galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- Montage mittels Kugelbundschrauben und Kugelbundmutter nach DIN 74361
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter Tragfähigkeit

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		400 mm
Radbreite		100 mm
Reifenmaß		4.00-8
Plyrating		4
Tragfähigkeit bei 4 km/h		350 kg
Tragfähigkeit bei 25 km/h		160 kg
Tragfähigkeit (statisch)		875 kg
Reifendruck / Luftdruck		3.5 / 50 bar / psi
Lagerart		Flansch
Profil		Blockprofil
Anzahl Anschraublöcher		4
Anschraubloch-Ø		14,5 mm
Mitteloch-Ø (d)		60 mm
Lochkreis-Ø (d1)		100 mm
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht		3,3 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch		×
ESD		×



Belagshärte

 60 Shore A

Rollwiderstand


 gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 hervorragend

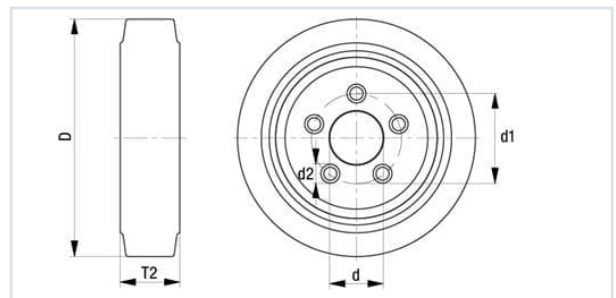

Elektrisch ableitend		×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig		×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×