

PA 420/4

Anflanschrad mit Luftreifen und Stahlblechfelge

EAN 4047526040765
ID 40766
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
- 2 bis 10 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- verschraubt oder geschweißt
- Mittelsteg mit Mitteloch und Anschraublöchern
- Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen
- lackiert, Farbe silber
- ab Rad-Ø 420 mm: galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- Montage mittels Kugelbundschauben und Kugelbundmutter nach DIN 74361
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter Tragfähigkeit

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	415 mm
Radbreite	⏏	115 mm
Reifenmaß		4.00-8
Plyrating	≡	4
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	525 kg
Tragfähigkeit bei 25 km/h	⚖	300 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.315 kg
Reifendruck / Luftdruck	🌀	3.5 / 50 bar / psi
Lagerart	☉	Flansch
Profil	≡	Rillenprofil
Anzahl Anschraublöcher	⊗	4
Anschraubloch-Ø		14,5 mm
Mitteloch-Ø (d)	⊗	60 mm
Lochkreis-Ø (d1)	⊗	100 mm
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht	⚖	4 kg
Spurlos	✗	
Kontaktverfärbungsfrei	✗	
Antistatisch	⚡	✗
ESD	✗	



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore A

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

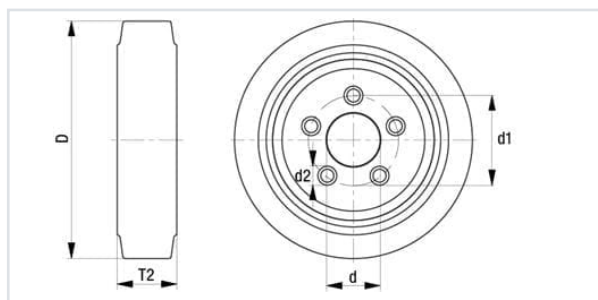

Elektrisch ableitend		×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig		×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×