

PS 536/35-120K

Schwerlast-Rad mit Luftreifen

EAN 4047526257606
ID 257600
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 10 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- schweres Stahlblech, gepresst
- verschraubt (Flachbettfelge)
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter Tragfähigkeit

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	536 mm
Radbreite	⌈⌋	165 mm
Reifenmaß		6.00-9
Plyrating	≡	10
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	1.300 kg
Tragfähigkeit bei 25 km/h	⚖	1.050 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	3.250 kg
Reifendruck / Luftdruck	🌀	7.0 / 101 bar / psi
Lagerart	⊙	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		35 mm
Nabenlänge (T1)	⋈	120 mm
Profil	≡≡≡	Blockprofil
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht	⚖	15,2 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore A

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

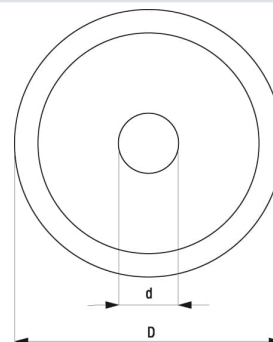

Autoklaventauglich

