

REV 215x82/60-5-SG

Schwerlast-Antriebsrad mit Elastik-Vollgummibandage, mit Guss-Radkörper, spurlos grau

EAN 4047526462925

ID 462929


Zolltarifnummer 87169090

Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 70 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe grau

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	215 mm
Radbreite	⊥	82 mm
Herstellername		BT
Passend für Hersteller-Nr.		127352
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		100 °C
Belagshärte		70 Shore A
Stückgewicht	⚖	5,4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	☼	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

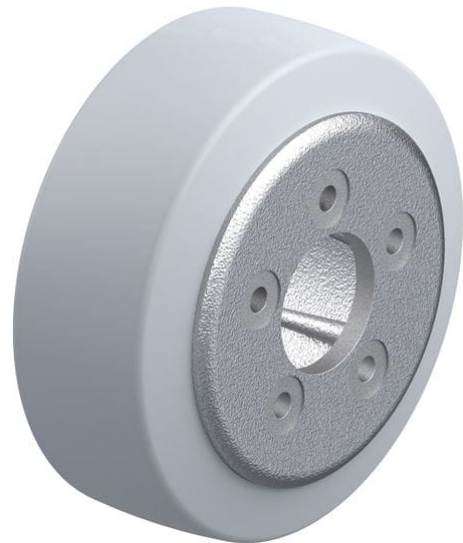

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

