

RK-HTH 080x060/47x12-60-Z

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper, ohne Kugellager

EAN 4047526115784

ID 755233

Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:


- Metall

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	80 mm
Radbreite	⌞	60 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	530 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.325 kg
Lagersitz (S)	☞	47 mm
Lagersitztiefe (t)	☞	12 mm
Einspannlänge (T5)	☞	0 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	☞	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	☞	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	☞	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×

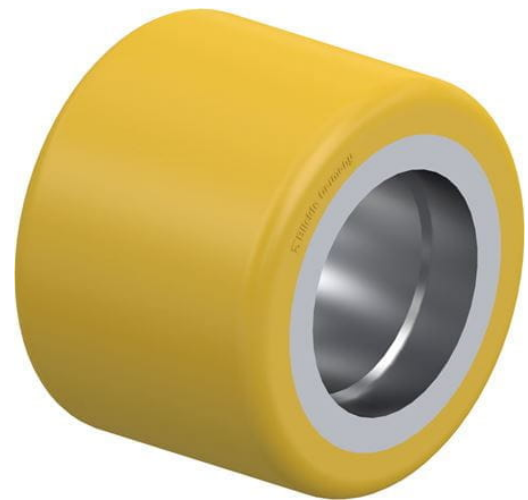

Belagshärte

 92 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 gut

