

RK-HTH 080x070/47x14-70-Z

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper, ohne Kugellager

EAN 4047526268411

ID 268417

Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:


- Metall

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	80 mm
Radbreite	⌞	70 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	630 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.575 kg
Lagersitz (S)	☞	47 mm
Lagersitztiefe (t)	☞	14 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,8 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	☞	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	☞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	☞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

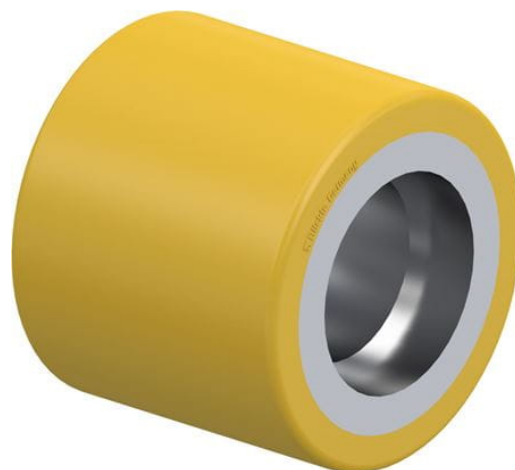

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 92 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ gut

