

RK-HTH 082x082/47x13-82-Z

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper, ohne Kugellager

EAN 4047526599706

ID 599704

Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:


- Metall

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⌀	82 mm
Radbreite	⊥	82 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	750 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.875 kg
Lagersitz (S)	⊕	47 mm
Lagersitztiefe (t)	⊖	13 mm
Einspannlänge (T5)	⊖	0 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⚖	1 kg
Spurlos	✓	
Kontaktverfärbungsfrei	✓	
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×

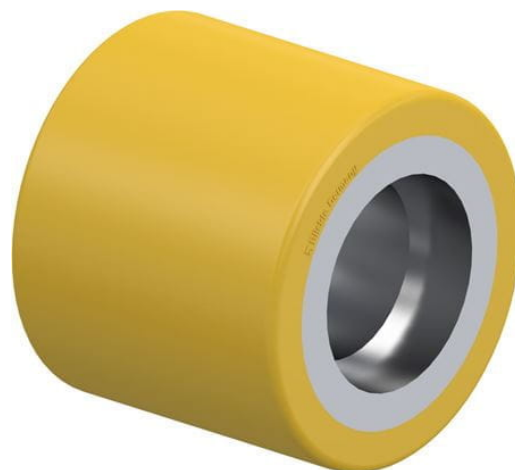

Belagshärte

 92 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 gut

