

RK-HTH 085x100/47x14-100-Z

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper, ohne Kugellager

EAN 4047526250676

ID 250670

Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:


- Metall

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	85 mm
Radbreite	⌞	100 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	960 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	2.400 kg
Lagersitz (S)	☞	47 mm
Lagersitztiefe (t)	☞	14 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⚖	1,3 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	☞	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	☞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	☞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

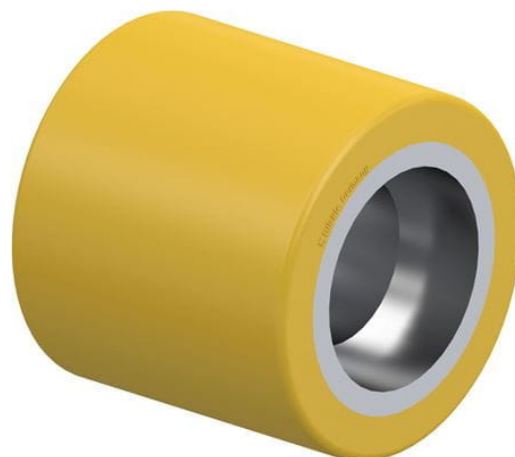

Belagshärte

■■■■■□ 92 Shore A

Rollwiderstand

■■■■■□ sehr gut

Verschleißresistenz

■■■■■□ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■□ gut

