

RK-HTH 085x100/47x15-100-Z

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper, ohne Kugellager

EAN 4047526467050

ID 467050

Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:


- Metall

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		85 mm
Radbreite		100 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		960 kg
Tragfähigkeit (statisch)		2.400 kg
Lagersitz (S)		47 mm
Lagersitztiefe (t)		15 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht		1,3 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

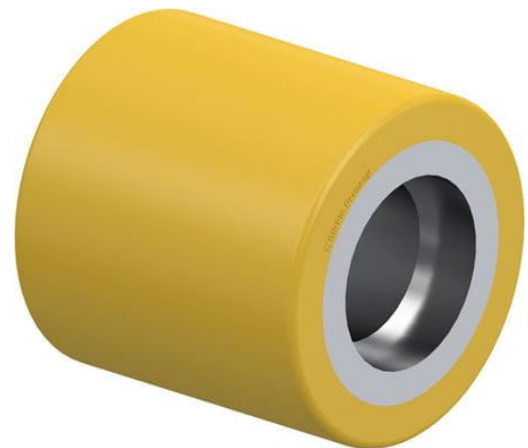

Belagshärte

 92 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 gut

