

RTH 230x75/80-6

Schwerlast-Antriebsrad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526462208
ID 462200
Zolltarifnummer 87169090




Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

- Grauguss bzw. Kugelgraphitguss

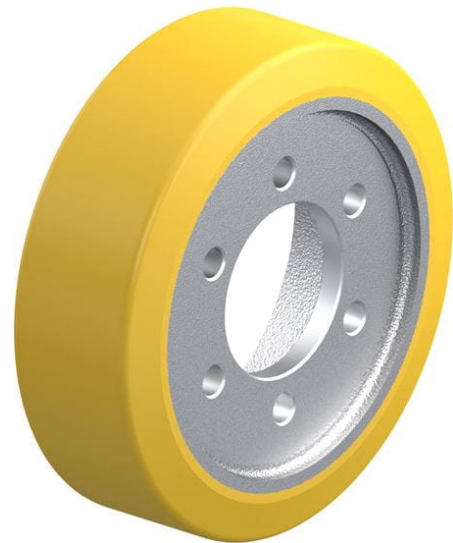

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☺	230 mm
Radbreite	∟	75 mm
Herstellername		BV / Pimespo
Passend für Hersteller-Nr.		3070068 / 95309172
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⚖	5,3 kg
Spurlos	✓	
Kontaktverfärbungsfrei	✓	
Antistatisch	⚡	×
ESD	×	
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig	×	
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig	×	
Autoklaventauglich	×	



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

